

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M22X180

Artikelnummer	51000.220.180
Merk	-
UBB	952351935707
UNSPSC	31161620
EAN	8715492251923
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M22
Lengte	180 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	56
b (min.): L200mm	69
b (min.): L≤125mm	50
d-D	M22
k	14

Technische tekening

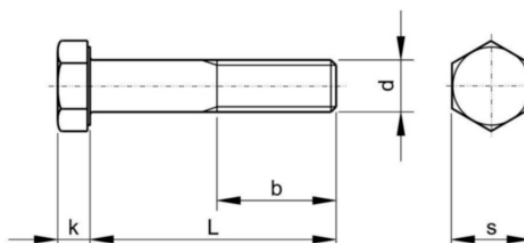

L (mm) 180

P 2.5

s 32