

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M24X520

Artikelnummer	51000.240.520
Merk	-
UBB	500571235513
UNSPSC	31161620
EAN	8715494125291
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	520 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15

Technische tekening

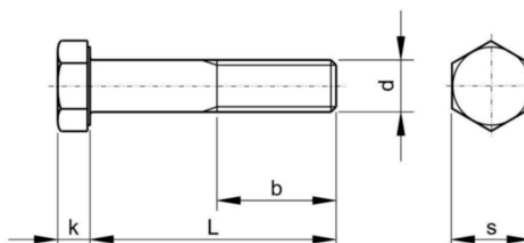

L (mm) 520

P 3

s 36