

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M27X190

Artikelnummer	51000.270.190
Merk	-
UBB	500571235778
UNSPSC	31161620
EAN	8715494540933
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	190 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17

Technische tekening

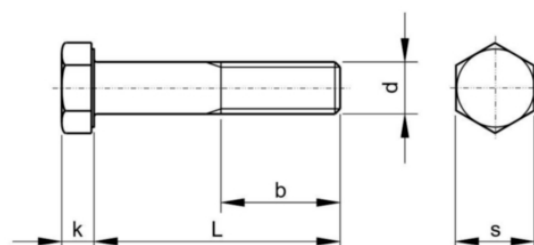

L (mm) 190

P 3

s 41