

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M30X90

Artikelnummer	51000.300.090
Merk	-
UBB	951351764778
UNSPSC	31161620
EAN	8715492252289
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	90 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7

Technische tekening

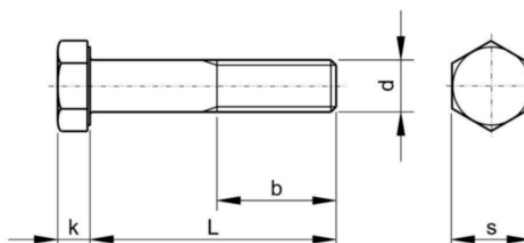

L (mm) 90

P 3.5

s 46