

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M30X230

Artikelnummer	51000.300.230
Merk	-
UBB	500571248490
UNSPSC	31161620
EAN	8715494125376
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	230 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7

Technische tekening

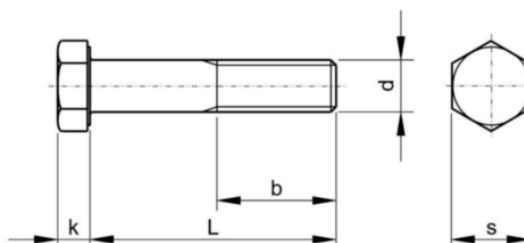

L (mm) 230

P 3.5

s 46