

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M36X170

Artikelnummer	51000.360.170
Merk	-
UBB	951351768241
UNSPSC	31161620
EAN	8715492252661
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	170 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	84
b (min.): L200mm	97
b (min.): L≤125mm	78
d-D	M36
k	22.5

Technische tekening

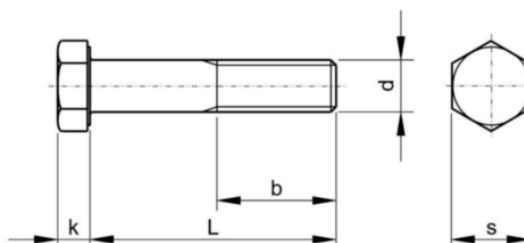

L (mm) 170

P 4

s 55