


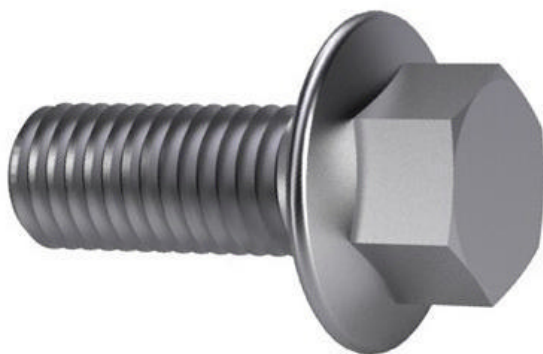

Zeskantflensbout, voldraad DIN ≈6921 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M6X12

Artikelnummer	51018.060.012
Merk	-
UBB	500635893240
UNSPSC	31161620
EAN	8715494551069
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	12 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	≈B18.2.3.4M
DIN	≈6921
ISO	≈4162
EN	≈1665

Technische specificatie

d-D	M6
dc(max.)	14.2
k (max.)	6.6
L (mm)	12
P	1
s	10

Technische tekening

