


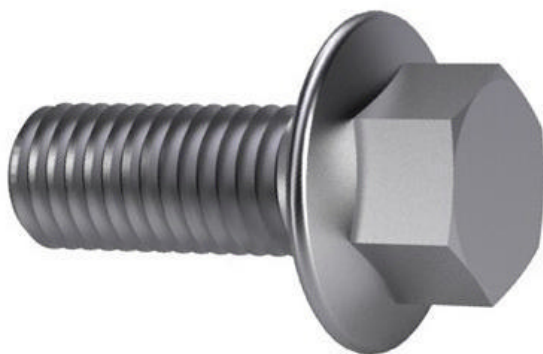

Zeskantflensbout, voldraad DIN ≈6921 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M8X20

Artikelnummer	51018.080.020
Merk	-
UBB	500635894313
UNSPSC	31161620
EAN	8715494551960
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	20 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈4162
DIN	≈6921
ASME	≈B18.2.3.4M
EN	≈1665

Technische specificatie

b (min.)	22
d-D	M8
dc(max.)	18
k (max.)	8.1
L (mm)	20
P	1.25
s	13

Technische tekening

