


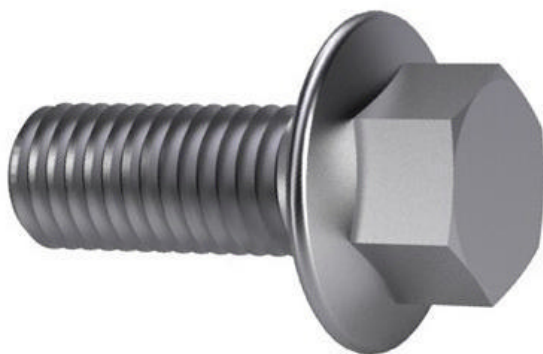

Zeskantflensbout, voldraad DIN ≈6921 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M8X30

Artikelnummer	51018.080.030
Merk	-
UBB	500635894560
UNSPSC	31161620
EAN	8715494551984
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	30 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

EN	≈1665
DIN	≈6921
ISO	≈4162
ASME	≈B18.2.3.4M

Technische specificatie

b (min.)	22
d-D	M8
dc(max.)	18
k (max.)	8.1
L (mm)	30
P	1.25
s	13

Technische tekening

