


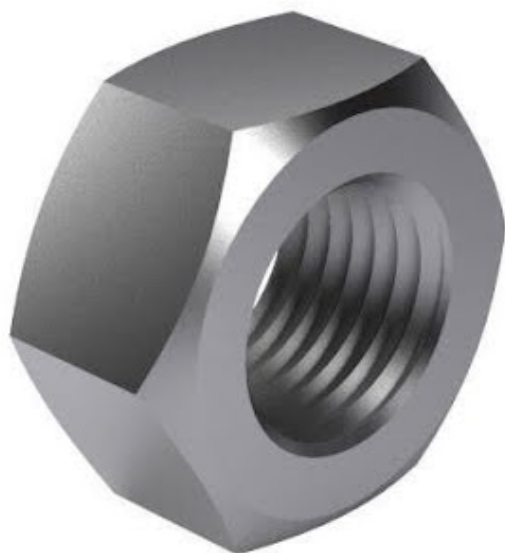

Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M10

Artikelnummer	51080.100.001
Merk	-
UBB	950355217981
UNSPSC	31161727
EAN	8715492267399
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Technische specificatie

d-D	M10
m	8
P	1.5
s	17

Technische tekening

