


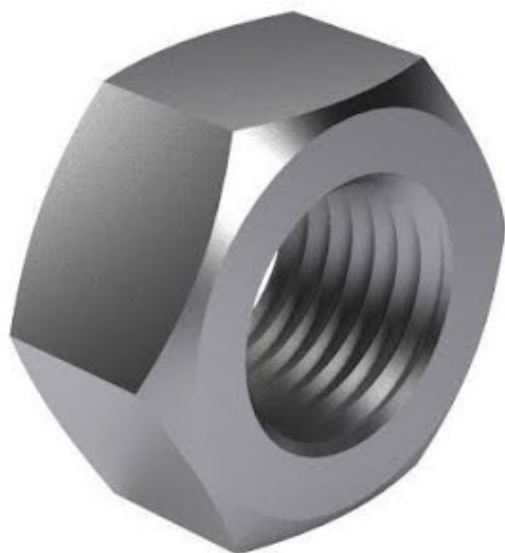

Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M36

Artikelnummer	51080.360.001
Merk	-
UBB	950355219052
UNSPSC	31161727
EAN	8715492267504
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Technische specificatie

d-D	M36
m	29
P	4
s	55

Technische tekening

