


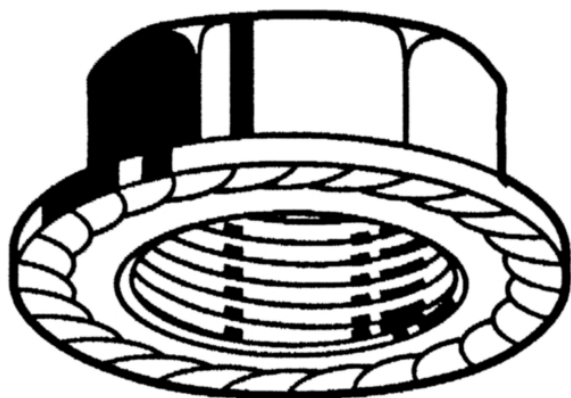

Zeskantflensmoer met vertanding DIN ≈6923 Roestvaststaal (RVS) A2 M12

Artikelnummer	51119.120.001
Merk	-
UBB	500571679629
UNSPSC	31161727
EAN	8715494103763
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈4161
NF	≈E25-406
DIN	≈6923

Info	Specifieke kenmerken zeskantflensmoeren met vertanding: Opgewekte voorspankracht wordt door de aanwezige flens over een groot oppervlak verdeeld, hierdoor ontstaat een lage vlaktedruk. De flens biedt de mogelijkheid overmaatse gaten en/of sleufgaten in het werkstuk af te dekken. Het gebruik van sluitringen is overbodig. Voorzien van een uitstekend
------	--

borgende
veranding.

FABORY

Technische specificatie

d-D	M12
dc(max.)	26
m (max.)	12
P	1.75
s	18

Technische tekening

