


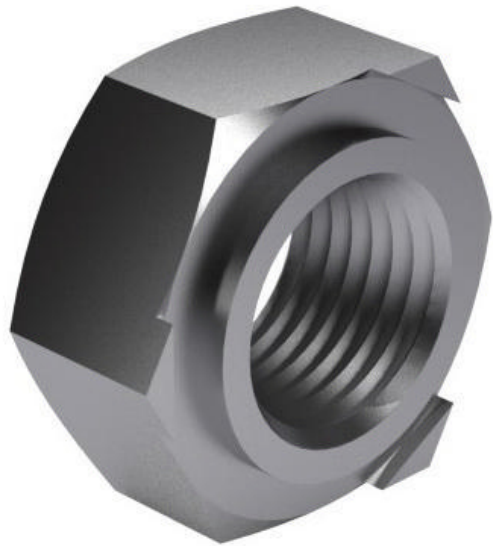

Zeskantlasmoer DIN 929 Roestvaststaal (RVS) A2 M3

Artikelnummer	51180.030.001
Merk	-
UBB	950355564143
UNSPSC	31161731
EAN	8715492274403
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	929
-----	-----

Technische specificatie

d-D	M3
Gat $\varnothing$ (H11)	4.5
m (h14)	3
P	0.5
s (h13)	7.5

Technische tekening

