


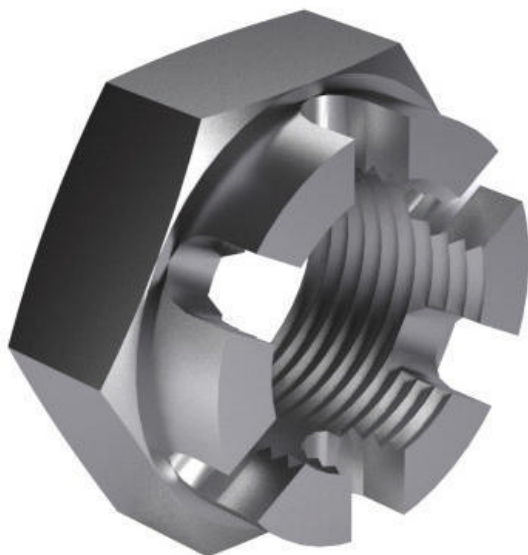

Kroonmoer laag (oude type) DIN 937 Roestvaststaal (RVS) A2 035 M10

Artikelnummer	51225.100.001
Merk	-
UBB	500634410707
UNSPSC	31161707
EAN	8715494558457
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Klasse	035
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	937
-----	-----

Technische specificatie

d-D	M10
m	8
n	2.8
P	1.5
s	17
Splitpen DIN 94	2.5

Technische tekening

