



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M2X3

Artikelnummer	51230.020.003
Merk	-
UBB	500571472207
UNSPSC	31161518
EAN	8715494121804
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2
Lengte	3 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info	Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
------	--


Standaarden

DIN	915
ISO	4028
NF	E27-182
BS	4168-4
ASME	B18.3.6M
NEN	2344

Technische specificatie

d-D	M2
dp(max.)	1
L (mm)	3
P	0.4
s	0.9
t (min.)	0.8

Technische tekening

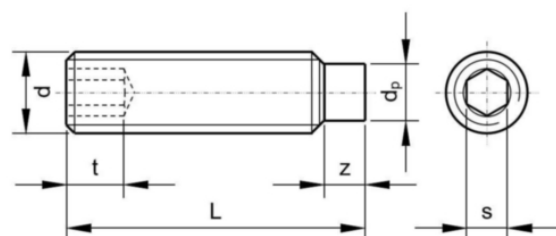

z lang (min.)	1
z lang als L ≥	4
z kort (min.)	0.5

FABORY