



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M2X10

Artikelnummer 51230.020.010

Merk -

UBB 500696156933

UNSPSC 31161518

EAN 8715492003980

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2
Lengte	10 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

ASME	B18.3.6M
DIN	915
BS	4168-4
NF	E27-182
NEN	2344
ISO	4028

Technische specificatie

d-D	M2
dp(max.)	1
L (mm)	10
P	0.4
s	0.9
t (min.)	0.8

Technische tekening

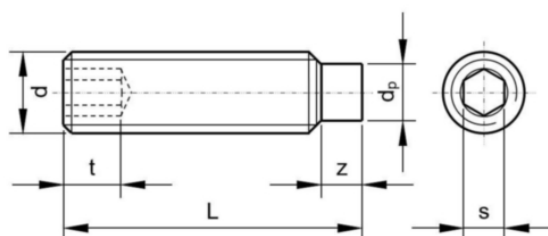

z lang (min.)	1
z lang als L ≥	4
z kort (min.)	0.5

FABORY