



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M2,5X5

Artikelnummer 51230.025.005

Merk -

UBB 500571472611

UNSPSC 31161518

EAN 8715494121842

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2.5
Lengte	5 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

BS	4168-4
ASME	B18.3.6M
NEN	2344
DIN	915
NF	E27-182
ISO	4028

Technische specificatie

d-D	M2.5
dp(max.)	1.5
L (mm)	5
P	0.45
s	1.3
t (min.)	1.2

Technische tekening

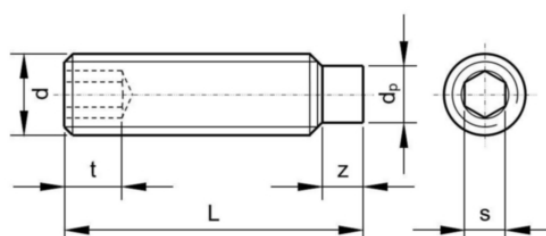

z lang (min.)	1.25
z lang als L ≥	5
z kort (min.)	0.63

FABORY