



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M2,5X12

Artikelnummer 51230.025.012

Merk -

UBB 500571472959

UNSPSC 31161518

EAN 8715494121873

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2.5
Lengte	12 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

ISO	4028
DIN	915
BS	4168-4
NEN	2344
NF	E27-182
ASME	B18.3.6M

Technische specificatie

d-D	M2.5
dp(max.)	1.5
L (mm)	12
P	0.45
s	1.3
t (min.)	1.2

Technische tekening

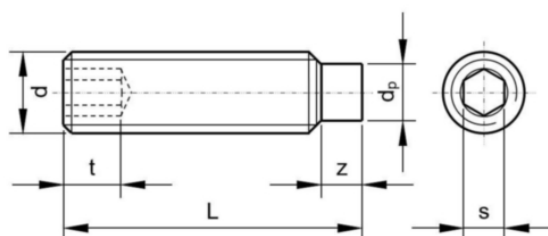

z lang (min.)	1.25
z lang als L ≥	5
z kort (min.)	0.63

FABORY