



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M3X12

Artikelnummer	51230.030.012
Merk	-
UBB	500571473528
UNSPSC	31161518
EAN	8715494113885
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	12 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

DIN	915
NF	E27-182
ISO	4028
ASME	B18.3.6M
NEN	2344
BS	4168-4

Technische specificatie

d-D	M3
dp(max.)	2
L (mm)	12
P	0.5
s	1.5
t (min.)	1.2

Technische tekening

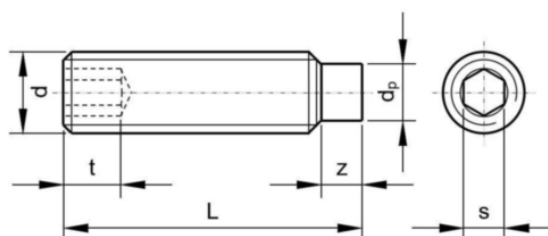

z lang (min.)	1.5
z lang als L ≥	6
z kort (min.)	0.75

FABORY