



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M4X4

Artikelnummer	51230.040.004
Merk	-
UBB	500571473866
UNSPSC	31161518
EAN	8715494113915
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	4 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

NEN	2344
NF	E27-182
ASME	B18.3.6M
ISO	4028
DIN	915
BS	4168-4

Technische specificatie

d-D	M4
dp(max.)	2.5
L (mm)	4
P	0.7
s	2
t (min.)	1.5

Technische tekening

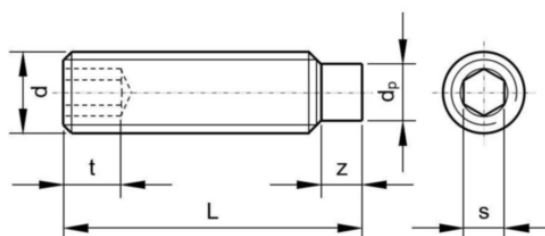

z lang (min.)	2
z lang als L ≥	8
z kort (min.)	1

FABORY