



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M4X5

Artikelnummer 51230.040.005

Merk -

UBB 500571473940

UNSPSC 31161518

EAN 8715494113922

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	5 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

BS	4168-4
NEN	2344
ISO	4028
ASME	B18.3.6M
DIN	915
NF	E27-182

Technische specificatie

d-D	M4
dp(max.)	2.5
L (mm)	5
P	0.7
s	2
t (min.)	1.5

Technische tekening

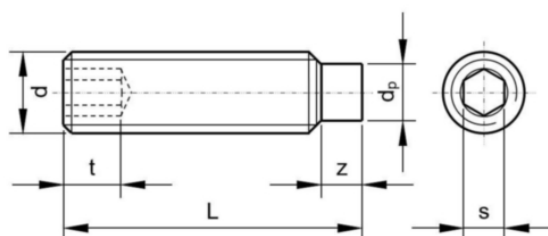

z lang (min.)	2
z lang als L ≥	8
z kort (min.)	1

FABORY