



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M4X8

Artikelnummer 51230.040.008

Merk -

UBB 952351510161

UNSPSC 31161518

EAN 8715492276148

PKG. van 200 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	8 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

DIN	915
NEN	2344
ASME	B18.3.6M
NF	E27-182
BS	4168-4
ISO	4028

Technische specificatie

d-D	M4
dp(max.)	2.5
L (mm)	8
P	0.7
s	2
t (min.)	1.5

Technische tekening

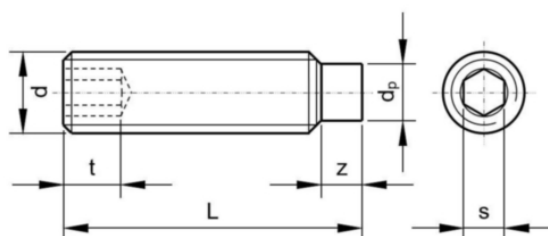

z lang (min.)	2
z lang als L ≥	8
z kort (min.)	1

FABORY