



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M4X16

Artikelnummer 51230.040.016

Merk -

UBB 500571474021

UNSPSC 31161518

EAN 8715494113939

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	16 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

BS	4168-4
ASME	B18.3.6M
NF	E27-182
DIN	915
ISO	4028
NEN	2344

Technische specificatie

d-D	M4
dp(max.)	2.5
L (mm)	16
P	0.7
s	2
t (min.)	1.5

Technische tekening

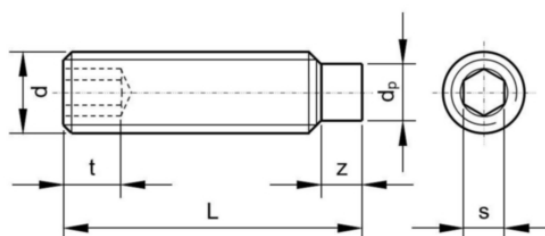

z lang (min.)	2
z lang als L ≥	8
z kort (min.)	1

FABORY