



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M4X30

Artikelnummer 51230.040.030

Merk -

UBB 500571474369

UNSPSC 31161518

EAN 8715494113960

PKG. van 200 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	30 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

ISO	4028
NEN	2344
BS	4168-4
DIN	915
NF	E27-182
ASME	B18.3.6M

Technische specificatie

d-D	M4
dp(max.)	2.5
L (mm)	30
P	0.7
s	2
t (min.)	1.5

Technische tekening

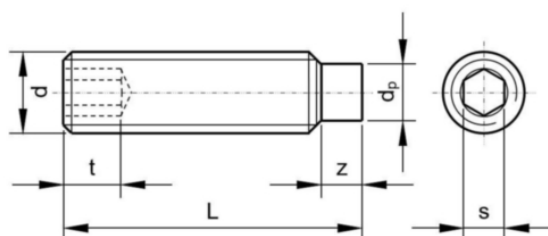

z lang (min.)	2
z lang als L ≥	8
z kort (min.)	1

FABORY