



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M5X5

Artikelnummer 51230.050.005

Merk -

UBB 500571474443

UNSPSC 31161518

EAN 8715494113977

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	5 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

DIN	915
NEN	2344
ISO	4028
NF	E27-182
BS	4168-4
ASME	B18.3.6M

Technische specificatie

d-D	M5
dp(max.)	3.5
L (mm)	5
P	0.8
s	2.5
t (min.)	2

Technische tekening

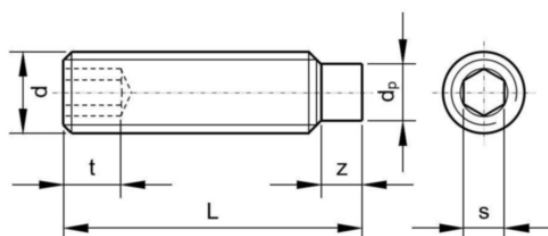

z lang (min.)	2.5
z lang als L ≥	8
z kort (min.)	1.25

FABORY