



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M5X6

Artikelnummer 51230.050.006

Merk -

UBB 952351510328

UNSPSC 31161518

EAN 8715492276162

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	6 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

NEN	2344
DIN	915
NF	E27-182
ISO	4028
ASME	B18.3.6M
BS	4168-4

Technische specificatie

d-D	M5
dp(max.)	3.5
L (mm)	6
P	0.8
s	2.5
t (min.)	2

Technische tekening

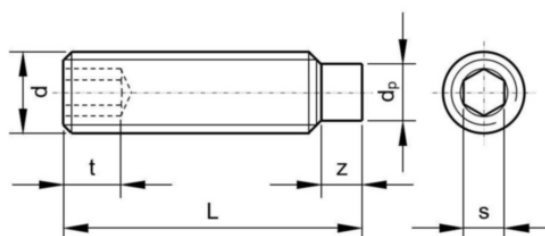

z lang (min.)	2.5
z lang als L ≥	8
z kort (min.)	1.25

FABORY