



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M5X10

Artikelnummer	51230.050.010
Merk	-
UBB	952351510575
UNSPSC	31161518
EAN	8715492276186
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	10 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

ISO	4028
DIN	915
BS	4168-4
ASME	B18.3.6M
NEN	2344
NF	E27-182

Technische specificatie

d-D	M5
dp(max.)	3.5
L (mm)	10
P	0.8
s	2.5
t (min.)	2

Technische tekening

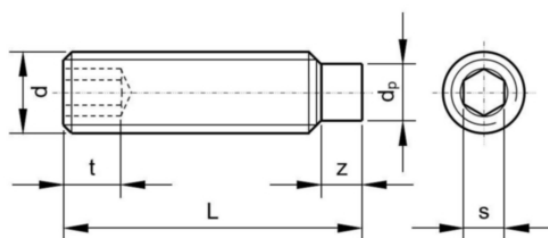

z lang (min.)	2.5
z lang als L ≥	8
z kort (min.)	1.25

FABORY