



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M5X16

Artikelnummer 51230.050.016

Merk -

UBB 952351510732

UNSPSC 31161518

EAN 8715492276209

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	16 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

NEN	2344
ASME	B18.3.6M
BS	4168-4
ISO	4028
DIN	915
NF	E27-182

Technische specificatie

d-D	M5
dp(max.)	3.5
L (mm)	16
P	0.8
s	2.5
t (min.)	2

Technische tekening

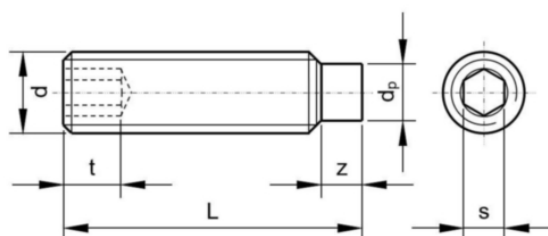

z lang (min.)	2.5
z lang als L ≥	8
z kort (min.)	1.25

FABORY