



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M5X18

Artikelnummer 51230.050.018

Merk -

UBB 500571474518

UNSPSC 31161518

EAN 8715494113984

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	18 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

DIN	915
NEN	2344
BS	4168-4
ASME	B18.3.6M
ISO	4028
NF	E27-182

Technische specificatie

d-D	M5
dp(max.)	3.5
L (mm)	18
P	0.8
s	2.5
t (min.)	2

Technische tekening

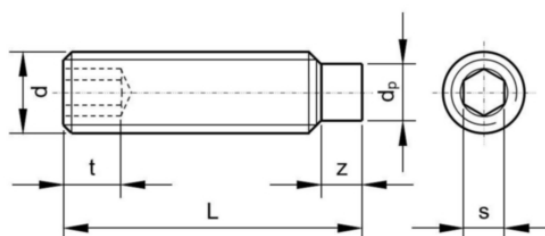

z lang (min.)	2.5
z lang als L ≥	8
z kort (min.)	1.25

FABORY