

Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M5X40



Artikel nummer	51230.050.040
Merk	-
UBB	500571474930
UNSPSC	31161518
EAN	8715494114028
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M5
Lengte (L) (mm)	40
Remarks	Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad


Standaarden

ASME	B18.3.6M
BS	4168-4
NF	E27-182
DIN	915
ISO	4028

Technische specificatie

d_p (max.)	3.5
P	0.80
s	2.5
t (min.)	2
z lang (min.)	2.5
z lang als $L \geq$	8

Technische tekening

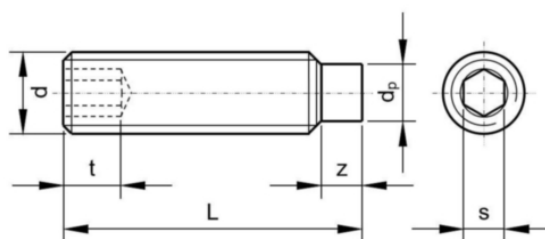

z kort (min.) 1.25

FABORY *OF COURSE.*
SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS