



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M6X8

Artikelnummer 51230.060.008

Merk -

UBB 952351511078

UNSPSC 31161518

EAN 8715492276230

PKG. van 200 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	8 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

NF	E27-182
DIN	915
ASME	B18.3.6M
ISO	4028
NEN	2344
BS	4168-4

Technische specificatie

d-D	M6
dp(max.)	4
L (mm)	8
P	1
s	3
t (min.)	2

Technische tekening

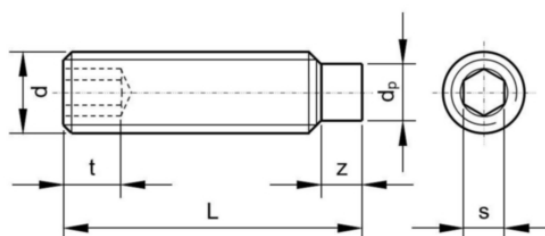

z lang (min.)	3
z lang als L ≥	10
z kort (min.)	1.5

FABORY