



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M6X12

Artikelnummer 51230.060.012

Merk -

UBB 952351511235

UNSPSC 31161518

EAN 8715492276254

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	12 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

NF	E27-182
ASME	B18.3.6M
DIN	915
ISO	4028
BS	4168-4
NEN	2344

Technische specificatie

d-D	M6
dp(max.)	4
L (mm)	12
P	1
s	3
t (min.)	2

Technische tekening

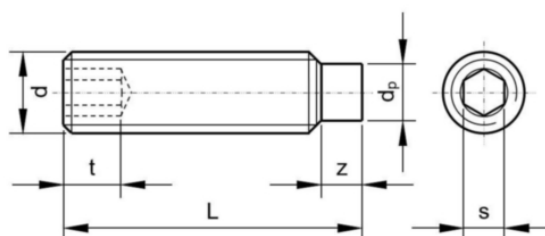

z lang (min.)	3
z lang als L ≥	10
z kort (min.)	1.5

FABORY