



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M6X40

Artikelnummer 51230.060.040

Merk -

UBB 500571475192

UNSPSC 31161518

EAN 8715494114042

PKG. van 200 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	40 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

ISO	4028
ASME	B18.3.6M
NF	E27-182
BS	4168-4
DIN	915
NEN	2344

Technische specificatie

d-D	M6
dp(max.)	4
L (mm)	40
P	1
s	3
t (min.)	2

Technische tekening

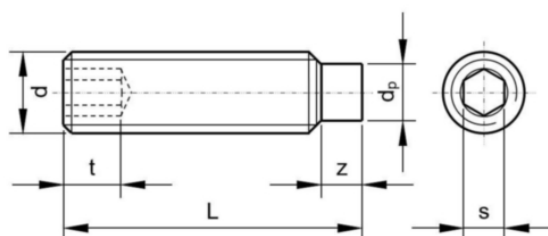

z lang (min.)	3
z lang als L ≥	10
z kort (min.)	1.5

FABORY