



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M8X8

Artikelnummer 51230.080.008

Merk -

UBB 500571475507

UNSPSC 31161518

EAN 8715494114080

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	8 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

BS	4168-4
NF	E27-182
ASME	B18.3.6M
ISO	4028
NEN	2344
DIN	915

Technische specificatie

d-D	M8
dp(max.)	5.5
L (mm)	8
P	1.25
s	4
t (min.)	3

Technische tekening

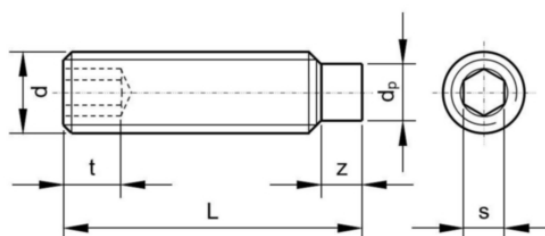

z lang (min.)	4
z lang als L ≥	12
z kort (min.)	2

FABORY