



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M8X16

Artikelnummer 51230.080.016

Merk -

UBB 952351511805

UNSPSC 31161518

EAN 8715492276322

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	16 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

NF	E27-182
DIN	915
BS	4168-4
ASME	B18.3.6M
NEN	2344
ISO	4028

Technische specificatie

d-D	M8
dp(max.)	5.5
L (mm)	16
P	1.25
s	4
t (min.)	3

Technische tekening

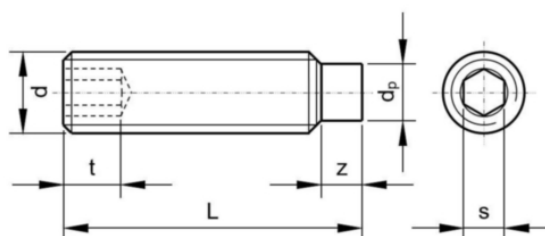

z lang (min.)	4
z lang als L ≥	12
z kort (min.)	2

FABORY