



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M8X25

Artikelnummer 51230.080.025

Merk -

UBB 952351512068

UNSPSC 31161518

EAN 8715492276346

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	25 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

DIN	915
NEN	2344
ASME	B18.3.6M
BS	4168-4
ISO	4028
NF	E27-182

Technische specificatie

d-D	M8
dp(max.)	5.5
L (mm)	25
P	1.25
s	4
t (min.)	3

Technische tekening

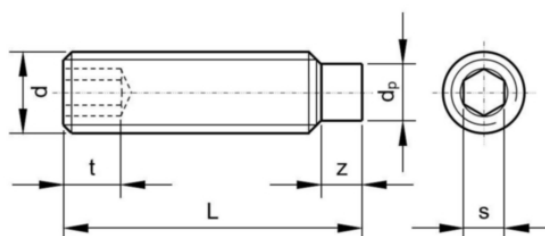

z lang (min.)	4
z lang als L ≥	12
z kort (min.)	2

FABORY