



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M8X35

Artikelnummer 51230.080.035

Merk -

UBB 500571475689

UNSPSC 31161518

EAN 8715494114097

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	35 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

DIN	915
ASME	B18.3.6M
NEN	2344
ISO	4028
NF	E27-182
BS	4168-4

Technische specificatie

d-D	M8
dp(max.)	5.5
L (mm)	35
P	1.25
s	4
t (min.)	3

Technische tekening

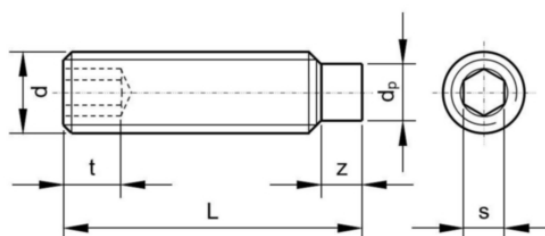

z lang (min.)	4
z lang als L ≥	12
z kort (min.)	2

FABORY