



## Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M8X45

Artikelnummer 51230.080.045

Merk -

UBB 500571475762

UNSPSC 31161518

EAN 8715494114103

PKG. van 200 Alleen volledige  
verpakkingen

### Technische parameters

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Diameter                    | M8                        |
| Lengte                      | 45 mm                     |
| Aandraaivoorziening         | Binnenzeskant             |
| Materiaalsoort              | Roestvaststaal            |
| Materiaalsoort<br>Technisch | A2                        |
| Draadrichting               | Rechts                    |
| Point                       | Tap                       |
| Draadsoort                  | Metrische<br>schroefdraad |

**Info** Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


### Standaarden

|      |          |
|------|----------|
| NF   | E27-182  |
| ASME | B18.3.6M |
| BS   | 4168-4   |
| DIN  | 915      |
| NEN  | 2344     |
| ISO  | 4028     |

### Technische specificatie

|          |      |
|----------|------|
| d-D      | M8   |
| dp(max.) | 5.5  |
| L (mm)   | 45   |
| P        | 1.25 |
| s        | 4    |
| t (min.) | 3    |

### Technische tekening

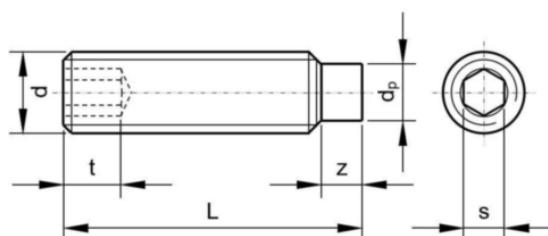

|                |    |
|----------------|----|
| z lang (min.)  | 4  |
| z lang als L ≥ | 12 |
| z kort (min.)  | 2  |

FABORY