



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M10X10

Artikelnummer 51230.100.010

Merk -

UBB 500571476000

UNSPSC 31161518

EAN 8715494114134

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	10 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

DIN	915
NF	E27-182
NEN	2344
BS	4168-4
ASME	B18.3.6M
ISO	4028

Technische specificatie

d-D	M10
dp(max.)	7
L (mm)	10
P	1.5
s	5
t (min.)	4

Technische tekening

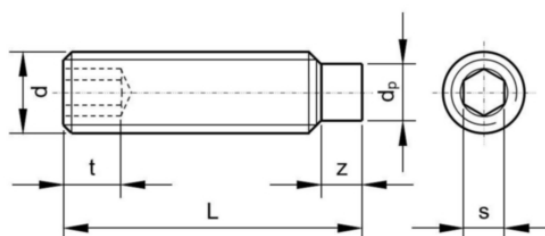

z lang (min.)	5
z lang als L ≥	16
z kort (min.)	2.5

FABORY