



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M10X20

Artikelnummer 51230.100.020

Merk -

UBB 952351512480

UNSPSC 31161518

EAN 8715492276391

PKG. van 100 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	20 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

ISO	4028
NEN	2344
NF	E27-182
BS	4168-4
ASME	B18.3.6M
DIN	915

Technische specificatie

d-D	M10
dp(max.)	7
L (mm)	20
P	1.5
s	5
t (min.)	4

Technische tekening

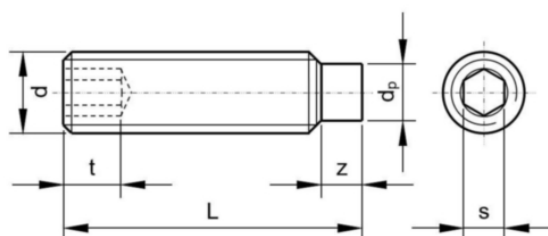

z lang (min.)	5
z lang als L ≥	16
z kort (min.)	2.5

FABORY