



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M10X50

Artikelnummer 51230.100.050

Merk -

UBB 500571476349

UNSPSC 31161518

EAN 8715494114165

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	50 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

ISO	4028
ASME	B18.3.6M
NF	E27-182
NEN	2344
DIN	915
BS	4168-4

Technische specificatie

d-D	M10
dp(max.)	7
L (mm)	50
P	1.5
s	5
t (min.)	4

Technische tekening

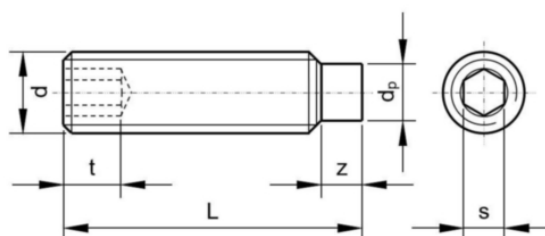

z lang (min.)	5
z lang als L ≥	16
z kort (min.)	2.5

FABORY