



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M10X60

Artikelnummer 51230.100.060

Merk -

UBB 500571476422

UNSPSC 31161518

EAN 8715494114172

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	60 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

ASME	B18.3.6M
NEN	2344
NF	E27-182
BS	4168-4
ISO	4028
DIN	915

Technische specificatie

d-D	M10
dp(max.)	7
L (mm)	60
P	1.5
s	5
t (min.)	4

Technische tekening

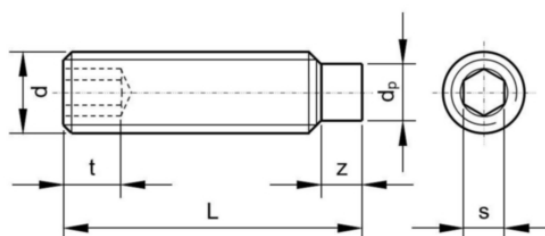

z lang (min.)	5
z lang als L ≥	16
z kort (min.)	2.5

FABORY