



## Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M12X30

Artikelnummer 51230.120.030

Merk -

UBB 500571476836

UNSPSC 31161518

EAN 8715494114219

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Diameter                 | M12                    |
| Lengte                   | 30 mm                  |
| Aandraaivoorziening      | Binnenzeskant          |
| Materiaalsoort           | Roestvaststaal         |
| Materiaalsoort Technisch | A2                     |
| Draadrichting            | Rechts                 |
| Point                    | Tap                    |
| Draadsoort               | Metrische schroefdraad |

**Info** Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


### Standaarden

|      |          |
|------|----------|
| ISO  | 4028     |
| DIN  | 915      |
| NEN  | 2344     |
| BS   | 4168-4   |
| ASME | B18.3.6M |
| NF   | E27-182  |

### Technische specificatie

|          |      |
|----------|------|
| d-D      | M12  |
| dp(max.) | 8.5  |
| L (mm)   | 30   |
| P        | 1.75 |
| s        | 6    |
| t (min.) | 4.8  |

### Technische tekening

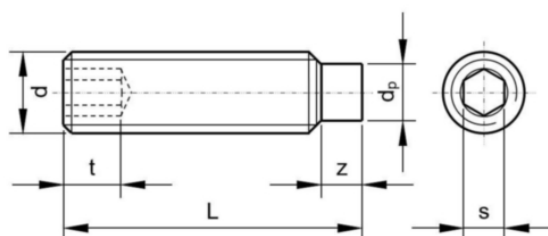

|                |    |
|----------------|----|
| z lang (min.)  | 6  |
| z lang als L ≥ | 20 |
| z kort (min.)  | 3  |

FABORY