



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M12X60

Artikelnummer 51230.120.060

Merk -

UBB 500571477412

UNSPSC 31161518

EAN 8715494114271

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	60 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

BS	4168-4
ISO	4028
DIN	915
NEN	2344
ASME	B18.3.6M
NF	E27-182

Technische specificatie

d-D	M12
dp(max.)	8.5
L (mm)	60
P	1.75
s	6
t (min.)	4.8

Technische tekening

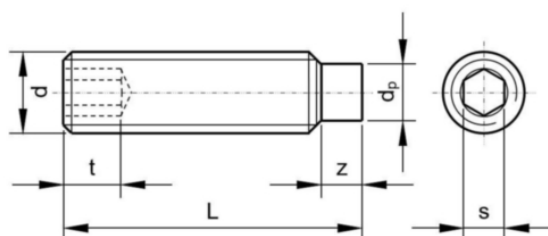

z lang (min.)	6
z lang als L ≥	20
z kort (min.)	3

FABORY