



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M16X40

Artikelnummer 51230.160.040

Merk -

UBB 500571477743

UNSPSC 31161518

EAN 8715494114301

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	40 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

ISO	4028
DIN	915
ASME	B18.3.6M
NEN	2344
BS	4168-4
NF	E27-182

Technische specificatie

d-D	M16
dp(max.)	12
L (mm)	40
P	2
s	8
t (min.)	6.4

Technische tekening

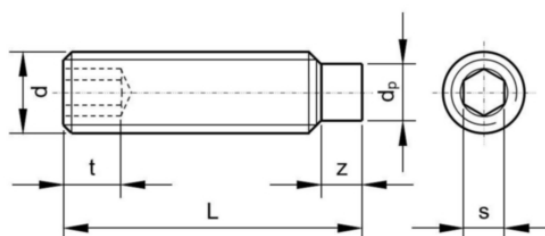

z lang (min.)	8
z lang als L ≥	25
z kort (min.)	4

FABORY