



Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M16X70

Artikelnummer 51240.160.070

Merk -

UBB 500571327013

UNSPSC 31161518

EAN 8715494137027

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	70 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Vlak
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

ISO	4026
NF	E27-180
DIN	913
NEN	2341
ASME	B18.3.6M
BS	4168-2

Technische specificatie

d-D	M16
dp(max.)	12
L (mm)	70
P	2
s	8

Technische tekening

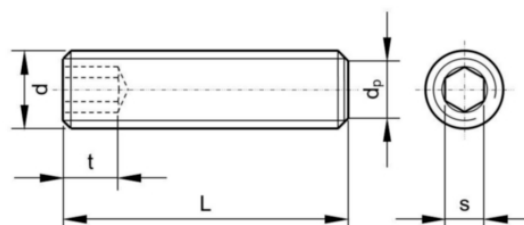

t (min.) 6.4

FABORY