



Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M16X100

Artikelnummer	51240.160.100
Merk	-
UBB	500571327351
UNSPSC	31161518
EAN	8715494137058
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	100 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Vlak
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

BS	4168-2
DIN	913
ISO	4026
NF	E27-180
ASME	B18.3.6M
NEN	2341

Technische specificatie

d-D	M16
dp(max.)	12
L (mm)	100
P	2
s	8

Technische tekening

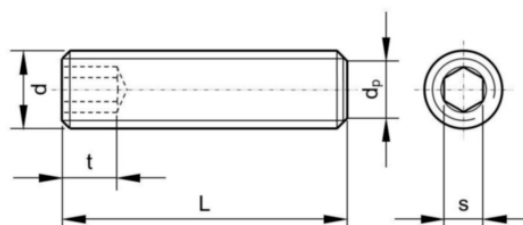

t (min.) 6.4

FABORY