


## Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M2X12

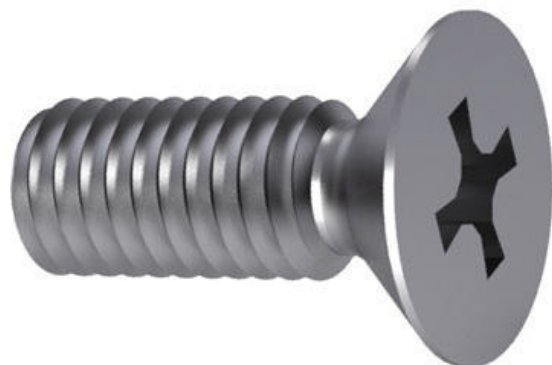

Artikel nummer	51300.020.012
Merk	-
UBB	950353275437
UNSPSC	31161504
EAN	8715492281074
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (d-D)	M2
Lengte (L) (mm)	12
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

### Standaarden

ISO	7046-2-H
DIN	965 A-H
NF	E25-119-2

### Technische specificatie

$d_k$	3.8
Voldraad als $L \leq$	16
k (max.)	1.2
No. kruisgleuf	1
P	0.40

### Technische tekening

