


Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M8X30

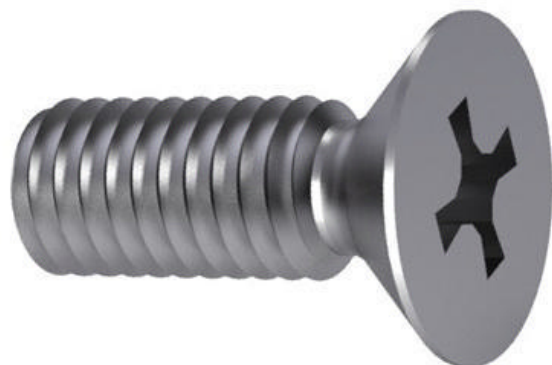

Artikelnummer 51300.080.030

Merk -

UBB 950353553122

UNSPSC 31161504

EAN 8715492281753

PKG. van 100 Alleen volledige
 verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M8
Lengte (L) (mm)	30
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	965 A-H
ISO	7046-2-H
NF	E25-119-2

Technische specificatie

d_k	14.5
Voldraad als $L \leq$	40
k (max.)	4
No. kruisgleuf	4
P	1.25

Technische tekening

