


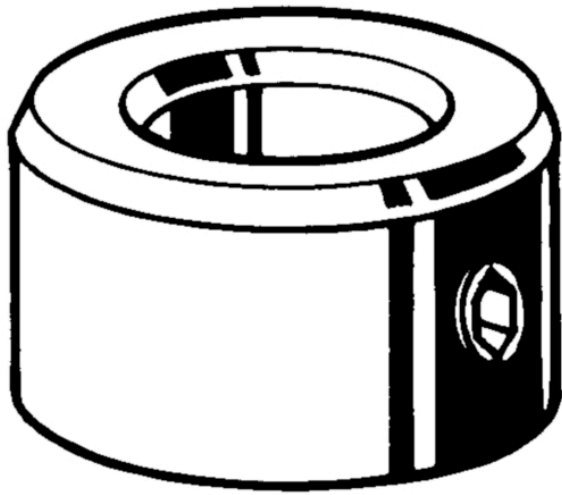

Stelring met binnenzeskant stelschroef met kegelpunt DIN ≈705A Roestvaststaal (RVS) A2 met ISO 4027 9

Artikelnummer	51371.090.001
Merk	-
UBB	500571659332
UNSPSC	31161807
EAN	8715494103459
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	9 mm
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Info	Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4027 (DIN 914). Stelringen met $d_1 \leq 70$ zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven. met ISO 4027

Standaarden

DIN	≈705-A
-----	--------

Technische specificatie

b (js14)	10
d1	9
d1 (H8)	9
d2(h13)	18
d3	5
D (mm)	9

Technische tekening

